


# サブベース VABS-S1-2S-G12

製品番号: 8032644

FESTO

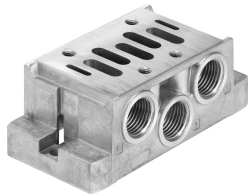

## データシート

| 特徴              | 値                               |
|-----------------|---------------------------------|
| 幅               | 58 mm                           |
| 規格ベース           | ISO 5599-1                      |
| 操作方法            | 電動                              |
| シーリング原理         | ソフト                             |
| 取付位置            | 任意                              |
| 使用圧力            | 0 MPa...1.6 MPa                 |
| 作動電圧            | 0 bar...16 bar                  |
| 制御圧力            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar |
| 真空に最適           | はい                              |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | 欧州低電圧指令に準拠                      |
| 作動流体            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]準拠の圧縮空気   |
| 使用流体/制御流体の情報    | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)          |
| 耐食性クラス KBK      | 0 - 耐腐食性なし                      |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 保管温度            | -20 -C...60 -C                  |
| 流体温度            | -10 -C...60 -C                  |
| 制御流体            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気   |
| 周囲温度            | -10 -C...60 -C                  |
| 製品質量            | 380 g                           |
| 取付方法            | ねじ M6用取付穴付                      |
| パイロットエア接続12/14  | G1/8                            |
| エア接続ポート 1       | G1/2                            |
| 空気圧接続 2         | G1/2                            |
| 空気圧ポート 3        | G1/2                            |
| 空気圧接続 4         | G1/2                            |
| エア接続ポート 5       | G1/2                            |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                          |
| 材質 サブベース        | アルミダイキャスト                       |