


# エンドプレート VABE-S1-1RZ-N12

部品番号: 8032669

FESTO

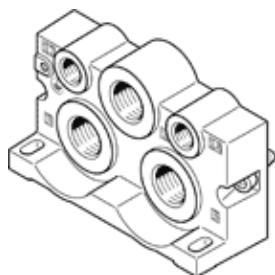

## データシート

特長	値
幅	44 mm
排気機能	Via throttle plate
規格	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
真空使用	あり
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	410 g
取付方法	Via through-hole for M6 screw
外部パイロット接続ポート12/14	1/4 NPT
エア接続ポート 1	1/2 NPT
エア接続ポート 3	1/2 NPT
エア接続ポート 5	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material end plate	アルミダイカスト