


# サブベース VMPAL-AP-14-T35-RV

製品番号: 8034559

FESTO

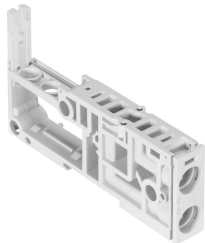

## データシート

特徴	値
幅	14 mm 14.9 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	14.9 mm
圧カゾーン分離	チャンネル 3および5
内蔵機能	チェックバルブ
最大バルブ連数	1
流れ方向	反転負荷
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
真空中に最適	いいえ
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	35 g
空気圧接続 2	カートリッジ14mm用
空気圧接続 4	カートリッジ14mm用
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	強化 PA