


接続プレート VMPAL-AP-20-T135-RV

部品番号: 8034564

FESTO

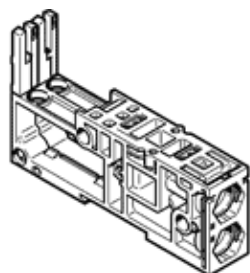

データシート

特長	値
幅	20 mm 21.2 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	21.2 mm
圧カゾーン選別	Ducts 1, 3 and 5
内蔵機能	チェックバルブ
バルブ位置	1
流れ方向	逆流れ不可
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
真空使用	なし
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	50 g
エア接続ポート 2	カートリッジ18mm用
エア接続ポート 4	カートリッジ18mm用
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	強化PA