


プラスチックチューブ PAN-R-22X2-SW

部品番号: 8036207

FESTO

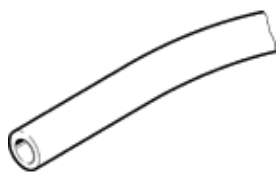

データシート

特長	値
外径	22 mm
流量を損なわない曲げ半径	350 mm
内径	18 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.131 kg/m
接続ポート径	外径Φ22mm/パイプコネクタ用
色	黒
ショア硬度	D 62 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-A