


マニホールド VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR

製品番号: 8058338

FESTO

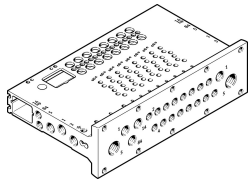

データシート

特徴	値
グリッド寸法	10.5 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	8
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
パイロットエア接続 ^{12/14}	M5
パイロット排気 ^{82/84} 接続部	M5
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	M7
空気圧ポート 3	G1/8
空気圧接続 4	M7
エア接続ポート 5	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金