


# マニホールドクリップ

## VABM-L1-10HWS2-G18-24-GR

部品番号: 8058341

FESTO

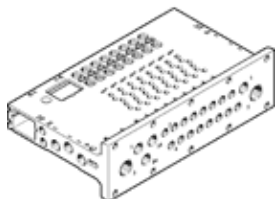

### データシート

特長	値
スクリーンサイズ	10.5 mm
取付方向	任意
バルブ位置	24
認証	c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
外部パイロット接続ポート12/14	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	M7
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	M7
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金