


# マニホールド VABM-L1-14HWS1-G14-4-GR

製品番号: 8058342

FESTO

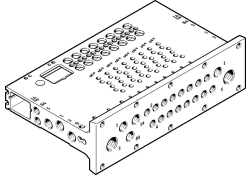

## データシート

特徴	値
グリッド寸法	16 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	4
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
パイロットエア接続 <sup>12/14</sup>	M5
パイロット排気 <sup>82/84</sup> 接続部	M5
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金