


カップリングプラグ NPHS-S6-M-G18

部品番号: 8059257

FESTO

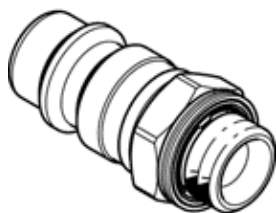

データシート

特長	値
オリフィス径	5.5 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	3.5 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	19 g
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
材質	RoHS対応