


# カップリングプラグ NPHS-S6-M-G38

部品番号: 8059259

FESTO

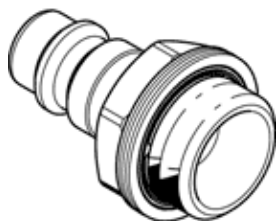

## データシート

| 特長              | 値                             |
|-----------------|-------------------------------|
| オリフィス径          | 7.85 mm                       |
| 温度範囲での作動圧力      | -0.95 ... 10 bar              |
| 作動流体            | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意   | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC     | 1 - 腐食ストレス低                   |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L                |
| 周囲温度            | -10 ... 60 °C                 |
| 締め付けトルク         | 12.5 Nm                       |
| 締め付けトルク公差       | ± 20 %                        |
| 質量              | 27 g                          |
| エア接続ポート 1       | G3/8 (雄ネジ)                    |
| 材質              | RoHS対応                        |