


カプラ-ソケット NPHS-D6-P-G38F

部品番号: 8059272

FESTO

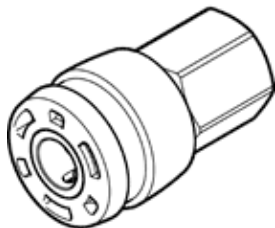

データシート

特長	値
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
標準流量	2,083 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	114 g
エア接続ポート 1	雌ネジG3/8
材質	RoHS対応