


# カプラ-ソケット NPHS-D6-P-BC9

部品番号: 8059274

FESTO

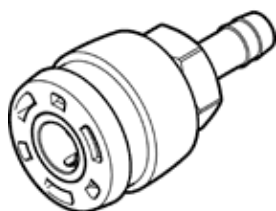

## データシート

特長	値
オリフィス径	7 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
標準流量	1,448 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	95 g
エア接続ポート 1	内径9mmバーブニップル用
材質	RoHS対応