


# スピードコントローラ VFOE-LE-T-R18-Q4

部品番号: 8068734

★ Core product range

FESTO

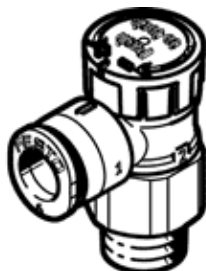

## データシート

| 特長   | 値                             |
|--|-------------------------------|
| バルブ機能  | 排気絞り逆止め機能                     |
| エア接続ポート 1  | QS-4                          |
| エア接続ポート 2  | R1/8                          |
| 操作方法   | 手動操作                          |
| 調整部品   | ロック機能付調整ノブ                    |
| 取付方法   | ネジ穴付き                         |
| 絞り方向時標準流量  | 150 l/min                     |
| 自由流れの方向時の標準流量  | 90 ... 150 l/min              |
| 周囲温度   | -10 ... 60 °C                 |
| Material housing   | PBT                           |
| 取付方向   | 任意                            |
| 幅  | 13 mm                         |
| 回転能力   | 360°, 連続運転不可                  |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 0.02 ... 1 MPa                |
| 温度範囲での作動圧力   | 0.2 ... 10 bar                |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 2.9 ... 145 psi               |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 250 l/min                     |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 240 ... 300 l/min             |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意  | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III            |
| クリーンルームクラス   | ISO class 4                   |
| 流体温度   | -10 ... 60 °C                 |
| 質量   | 9.5 g                         |
| 材質   | RoHS対応                        |
| Material cover   | PBT                           |
| Material of dynamic seals  | HNBR                          |
| Material threaded bolt   | 亜鉛めつき鋼                        |
| Material release ring  | PBT                           |
| Material static seals  | NBR                           |