
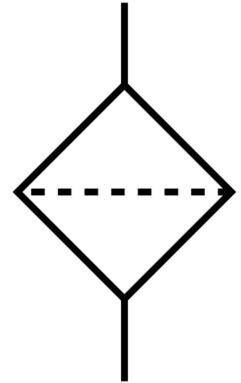


真空フィルタ OAFF-G3-5

製品番号: 8068944

FESTO

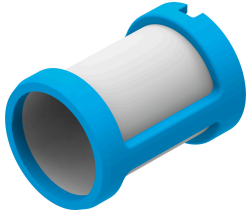

データシート

特徴	値
ろ過度	40 µm
発注単位	10
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	1 g
取付方法	延期可能 はめ込み式
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	繊維 PA
材質:ハウジング	POM
エジェクタインパルスの適合性	0.7 MPa 7 bar
エジェクタパルス適性	101.5 000032