


真空フィルタ

OAFF-G3-7

部品番号: 8068945

FESTO

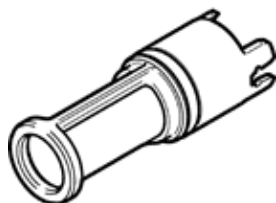

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------------|------------------------------|
| フィルタエレメントのサイズ | 40 µm |
| 容器サイズ | 10 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 1.5 g |
| 取付方法 | スリップオン かみ合わせ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material filter | メッシュ PA |
| Material housing | POM |
| Ejector pulse suitability | 0.7 MPa |
| エジェクタパルスの整合性 | 7 bar |
| Ejector pulse suitability (psi) | 101.5 psi |