


# ショックアブソーバ DYSS-12-12-Y1F

製品番号: 8069004

FESTO

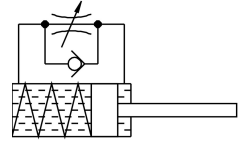

## データシート

特徴	値
サイズ	12
ストローク	12 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	1.5 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	単動式 プッシング
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-5 °C...80 °C
クッション長さ	12 mm
最大停止力	1000 N
許容締付トルク	20 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	10 J
時間あたりの最大エネルギー消費	36000 J
最大残存エネルギー	0.05 J
復元力	4 N
最小挿入力	35 N
製品質量	82 g
質量範囲	45 kg
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	高合金鋼