


# ボールバルブ駆動ユニット VZBM-A-3/8"-RP-40-D-2-B2-PB20

部品番号: 8070243

FESTO

Brass, with single-acting actuator DFPD 2/2-way, nominal width 3/8", PN40, thread EN 10226-1.

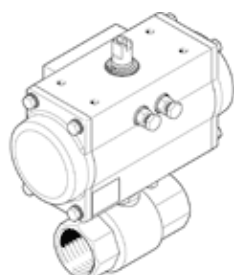

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ スイベル軸
操作方法	空気圧
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp3/8
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
DN: 呼び径	10
使用圧力	5.5 ... 8 bar
プロセスバルブの呼び圧力	40
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	周囲温度/流体温度以下での露点10°C 給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-20 ... 130 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
Kv値	9.4 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
ハウジングの材質番号	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
ボールの材質番号	CW614N
Material shaft	真鍮
シャフトの材質番号	CW614N
質量	1,817 g
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低