


# ボールバルブ駆動ユニット VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3L-B2-PB120

部品番号: 8070272

FESTO

Brass, with single-acting actuator DFPD 3/2-way, nominal width 11/2", PN25, thread EN 10226-1.

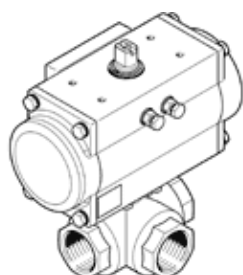

## データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ スイベル軸
操作方法	空気圧
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1 1/2
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
DN: 呼び径	40
使用圧力	5.5 ... 8 bar
プロセスバルブの呼び圧力	25
流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	周囲温度/流体温度以下での露点10°C 給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-20 ... 130 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
Flow rate Kv type L	200 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
ハウジングの材質番号	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
ボールの材質番号	CW614N
Material shaft	真鍮
シャフトの材質番号	CW614N
質量	8,973 g
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低