


コントロールユニット CDSB-A1

部品番号: 8070984

★ Core product range

FESTO

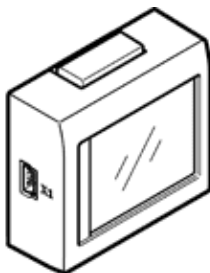

データシート

特長	値
ラインの最長	3 m
ユーザメモリ	3 GB
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	1.77"
使用電圧範囲 (DC)	4.5 ... 5.5 V
表示解像度	128x160 Pixel
認証	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	非凝縮 Max. 95% at 60°C
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	36.6 g
USB interface, connection technology	USB 2.0 type B mini
材質	RoHS対応
Material housing	PA6強化
アプリケーションエリア	Only with CMMT, CPX-E-CEC
寸法WxLxH	50 mm x 45 mm x 19,6 mm