


保持ブレーキ DACS-25-A-S

製品番号: 8072772

FESTO

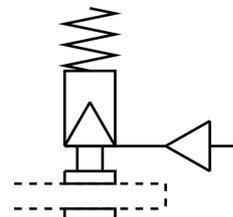

データシート

特徴	値
取付位置	任意
作用方向のクランプ種類	両側 スプリングによるクランプ, 圧縮空気で解放
位置検出	近接センサ用
セーフティ機能	動作の保持および停止
パフォーマンスレベル(PL)	動作の停止, 保持, ブロック / カテゴリー 1, パフォーマンスレベル c
使用圧力	0.38 MPa...0.8 MPa 55.1 000032...116 000032
作動電圧	3.8 bar...8 bar
最大許容テスト圧	8 bar
最小リリース圧	3.8 bar
クランプする部材	25 mm
認証	TÜV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU 機械指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK機械規定に準拠
証明書発行機関	TÜV CA 697
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
静的保持力	8200 N
製品質量	12832 g
取付方法	雌ねじ付 アクセサリ付
リリース接続部 クランプユニット	G3/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 スプリング	ステンレス
材質ハウジング	鋼
材質 クランピングジョー	ツールスチール

特徴	値
材質：ピストン	鋼