


真空パッド OGVM-60-G-N-G14F

部品番号: 8073832

FESTO

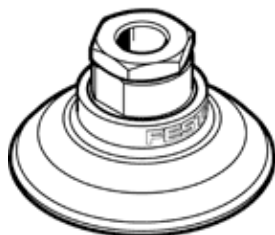

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------|-----------------------------|
| サクシヨンカップ高さ補正器 | 10.6 mm |
| 最小ワークピース半径 | 27.5 mm |
| オリフィス径 | 6 mm |
| 真空パッド径 | 60 mm |
| 真空容量 | 22 cm ³ |
| ポート位置 | 上面 |
| 取付方向 | 任意 |
| 真空パッドの形状 | Round bell-shaped |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -60 kPa |
| 使用圧力 | -0.6 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 公称作動圧力の保持力 | 143 N |
| 使用圧力時の横荷重 | 216 N |
| 質量 | 29 g |
| 取付方法 | 真空ポートから |
| 真空接続ポート | 雌ネジ1/4 |
| 色 | 黒 |
| シヨア硬度 | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material suction cup | NBR |