


真空パッド OGVM-40X85-SV-N-G14F

製品番号: 8073855

FESTO

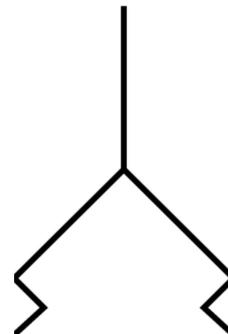

データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|--|
| コネクタ付サクシヨンカップ | 4 mm |
| 最小ワーク半径 | 50 mm |
| 呼び径 | 6 mm |
| サクシヨンカップサイズ | 40x85mm |
| サクシヨンカップ容量 | 13 cm ³ |
| 接続位置 | 上 |
| 取付位置 | 任意 |
| サクシヨンカップ形状 | 楕円形の平面 |
| 使用圧力 | -95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032 |
| 作動電圧 | -0.95 bar...0 bar |
| 定格作動圧力 | -60 kPa -0.6 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...-]に基づく大気 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -20 °C...80 °C |
| 公称使用圧力における保持力 | 150 N |
| 定格作動圧力における垂直せん断力 | 92 N |
| 製品質量 | 38 g |
| 取付方法 | 真空ポート経由 |
| 真空接続 | 雌ねじ G1/4 |
| 色 | 黒 |
| シヨア硬さ | 60 ±5 |
| ねじ付トラニオン材質 | 鍛造アルミ合金 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| サクシヨンカップ材質 | NBR |