 



# 真空パッド OGVM-30X65-AV-HN-G14F

部品番号: 8073869  
廃番予定品

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

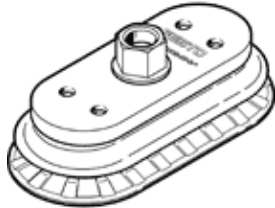

## データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	7 mm
最小ワークピース半径	15 mm
オリフィス径	6 mm
真空パッドサイズ	30x65 mm
真空容量	11.5 cm <sup>3</sup>
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	Oval, bellows, 1.5 convolutions
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
使用圧力	-0.6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	10 ... 120 °C
公称作動圧力の保持力	75 N
使用圧力時の垂直横荷重	75 N
質量	48 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	雌ネジ1/4
色	グレー
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	HNBR