


センサブラケット DASI-E21-70-S8-SR

製品番号: 8081064

FESTO

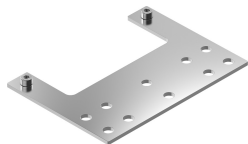

データシート

特徴	値
サイズ	70
形状	センサ M8用
構造	センサレール
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	225 g
取付方法	取付穴とねじ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	スチール, 亜鉛メッキ
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき