


軸キット EAMM-A-T42-55A

部品番号: 8082614

FESTO

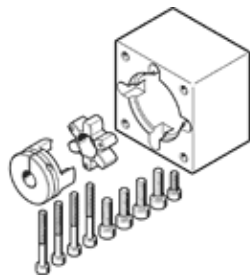

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|-----------------------|
| 基準長さ | 43 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| 最高速度 | 8,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 95 % |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 3.2 kgmm ² |
| 変換トルク | 8.5 Nm |
| 質量 | 328 g |
| インタフェースコード, アクチュエータ | T42 |
| インタフェースコード, モータ | 55A |
| 材質 | RoHS対応 |