


# 減速機 EMGA-40-A-G3-40P

製品番号: 8085342

FESTO

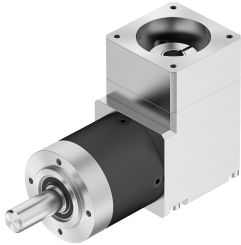

## データシート

| 特徴                   | 値              |
|----------------------|----------------|
| フランジサイズ 減速機          | 40 mm          |
| モータのフランジサイズ          | 40 mm          |
| ねじれバックラッシュ           | 0.35 deg       |
| 減速機のタイプ              | 直角ギアユニット       |
| ギア比                  | 3:1            |
| 最高速度                 | 18000 1/min    |
| 作動温度 減速機             | -25 -C...90 -C |
| LABS 認証              | VDMA24364-B2-L |
| 保護等級                 | IP54           |
| 連続出力トルク              | 4.5 Nm         |
| 減速機の負荷慣性モーメント        | 0.049 000018   |
| 最高出力トルク              | 7 Nm           |
| 最大効率                 | 95 %           |
| ねじり剛性                | 0.8 Nm/arcmin  |
| 製品質量                 | 500 g          |
| 減速機インタフェース, ドライブシャフト | 40G            |
| インタフェース 減速機 駆動部      | 40P            |
| マテリアルに関する注意事項        | RoHS準拠         |