


# Pressure regulator VRPA-LM-N18-T516

部品番号: 8086015

FESTO

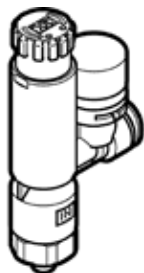

## データシート

特長	値
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 逆流れ方向
エア接続ポート 1	1/8 NPT
エア接続ポート 2	QS-5/16
取付方法	ネジ穴付き
標準流量	130 l/min
周囲温度	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
取付方向	任意
操作方法	手動操作
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
調整部品	ロック機能付調整ノブ
回転能力	360°, 連続運転不可
圧力計	圧力計付
調整圧力範囲 ( Mpa )	0.1 ... 0.8 MPa
制御圧力範囲	1 ... 8 bar
調整圧力範囲 ( psi )	14.5 ... 116 psi
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 4
質量	32 g
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material of threaded seal	PTFE
Material static seals	NBR