


マニホールド
VABS-P4-20S-G38
部品番号: 8087328

FESTO

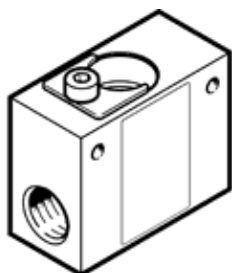

データシート

特長	値
幅	25 mm
取付方向	任意
特徴	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
構造	Connection direction on the side
バルブ位置	1
使用圧力	0 ... 6 bar
作動流体	不活性ガス Air Oxygen
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可 Maximum particle size 10 µm
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-40 ... 80 °C
流体温度	5 ... 50 °C
周囲温度	5 ... 50 °C
質量	97 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy