


ストップシリンダ DFST-50-30-L-Y4-A-G2

部品番号: 8090406

FESTO

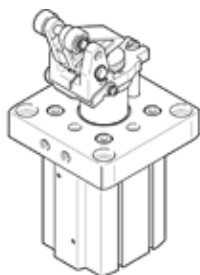

データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| ストローク | 30 mm |
| ピストン径 | 50 mm |
| クッション | P : 固定クッション Shock absorber, adjustable, at front |
| 取付方向 | 垂直 |
| 運転モード | 複動式 引側 |
| 構造 | トグルレバー付ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| トグルレバー位置の検知 | 反射式センサ用 |
| 回転防止仕様 / ガイド | ガイドロッド |
| 使用圧力 | 2 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| クッションストローク | 15 mm |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 3,000 N |
| 質量 | 1,900 g |
| 取付方法 | 取付穴 |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover | アルミダイカスト |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material roll | POM |