


# 軸キット EAMM-A-V32-60PA

部品番号: 8091053

FESTO

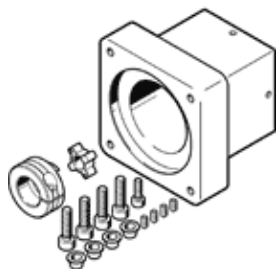

## データシート

特長	値
基準長さ	55 mm
取付方向	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	1.03 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	1.5 Nm
質量	243 g
インタフェースコード, アクチュエータ	V32
インタフェースコード, モータ	60PA
材質	RoHS対応