


ブレーキ抵抗

CACR-KL2-240-W1800

部品番号: 8091544

FESTO

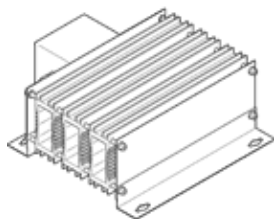

データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| サイズ | 600 |
| 取付方向 | 自然対流 垂直 |
| Pulse energy, braking resistor at 380 V | 10,800 Ws |
| Pulse energy, braking resistor at 780 V | 10,800 Ws |
| 20°C、ED定格35%時の能力 | 1,800 W |
| ブレーキ抵抗器の容量 | 720 W |
| Rated output, braking resistor at 380 V | 720 W |
| Rated output, braking resistor at 780 V | 720 W |
| 抵抗値 | 240 Ohm |
| 認証 | c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | 0 ... 50 °C |
| 質量 | 3,400 g |
| 取付方法 | 取付穴 アクセサリ オプション |
| 材質 | RoHS対応 |