
 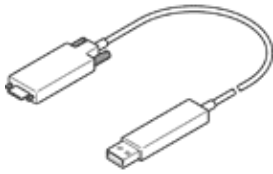


# 接続ケーブル NEBC-U7G10-EH-15-N-S-U5G9

部品番号: 8093271  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2025年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
補助機能	Hybrid cable
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	444 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	USB 3.0 type B micro
電気接続ポート1, 芯/線数	10
電気接続ポート1, 占有芯/線数	9
電気接続ポート1, 取付方法	2x screws M2x0.4
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	USB 3.0 type A
電気接続ポート2, 芯/線数	9
電気接続ポート2, 占有芯/線数	9
電気接続ポート2, 取付方法	Plug-in
使用電圧範囲 (DC)	4.75 ... 5.25 V
作動電圧 DC	5 V
40°C時の許容負荷電流	0.9 A
ケーブル長さ	15 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 20 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 10 mm
ケーブル径	3.1 mm
ケーブル径精度	± 0,2 mm
保護仕様	IP20
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-40 ... 90 °C
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
汚染度	1
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PVC
被膜の色	黒
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
ハウジングカラー	シルバー