


# パラレルモジュール EAMM-U-45-V32-40RA-63

部品番号: 8095650

FESTO

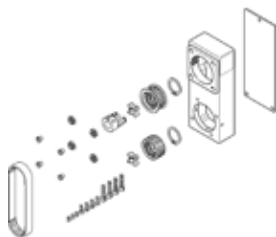

## データシート

特長	値
サイズ	45
中間距離	63 mm
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	3,600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	4.35 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.05 Nm
変換トルク	1 Nm
質量	240 g
インタフェースコード, アクチュエータ	V32
インタフェースコード, モータ	40RA
材質	RoHS対応