


ボールバルブ VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-M-V15V15

部品番号: 8097471

FESTO

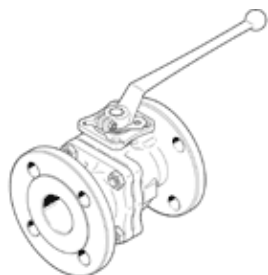

データシート



特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	ANSI B16.5 クラス150準拠フランジ
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F0507
内径	38 mm
DN: 呼び径	40
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	20
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	30 Nm
規格	ANSI B16.5, クラス150 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	61.6 m ³ /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE PTFE, modified
Material seals	FPM グラファイト PCTFE PTFE
Material ball	鋳造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	6,000 g
認証	API607 CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大