


接続プレート VABS-P16-10S-M5

部品番号: 8097804

FESTO

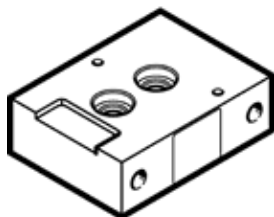

データシート

特長	値
幅	26 mm
取付方向	任意
特徴	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
バルブ位置	1
使用圧力	0 ... 7 bar
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:3:4] 不活性ガス Air Oxygen 窒素
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可 最大粉塵サイズ : 5µm
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 70 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
相対湿度	0 - 60 % 非凝縮
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	25 g
取付方法	取付穴 雌ネジ
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金