


接続プレート VABS-B14-T-FG14

部品番号: 8098884

FESTO

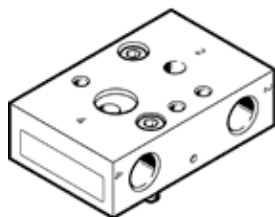

データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	Connection direction upwards
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	192 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 2	Flange 1/4 with NAMUR connection G1/4
エア接続ポート 4	Flange 1/4 with NAMUR connection G1/4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金