


軸キット
EAMM-A-D60-80PB
部品番号: 8105937

FESTO

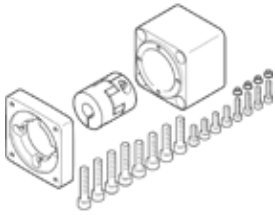

データシート

特長	値
取付方向	任意
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
変換トルク	21 Nm
質量	1,041 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D60
インタフェースコード, モータ	80PB 80R
材質	RoHS対応