


# ストレート NPQE-D-R12-Q16-P5

製品番号: 8112934

FESTO

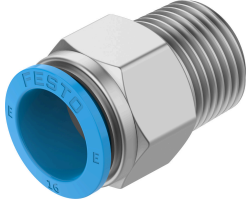

## データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	10 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	5
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス4
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	46.9 g
取付方法	六角ねじ SW24 内六角穴 SW10
エア接続ポート 1	雄ねじ R1/2
空気圧接続 2	チューブ 外径16mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
材質ねじシール	PTFE
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス