


隔壁ユニオン NPQE-H-Q12-E-P10

部品番号: 8113126

FESTO

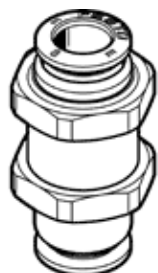

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	10 mm
取付方向	任意
デザイン	Bulkhead
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
クリーンルームクラス	ISO class 4
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	56.06 g
エア接続ポート 1	外径12mmのチューブ用
エア接続ポート 2	外径12mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel