


# 近接スイッチ SDBF-FCR-16UL-ZU-K-N-M8

部品番号: 8117064

New

FESTO

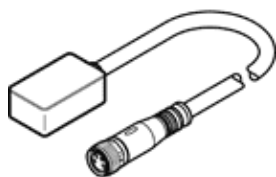

## データシート

特長	値
デザイン	ブロック形
材質	PWIS質を含む RoHS対応
測定装置	位置
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-4 ... 176 °F
出力スイッチ	接点のタイプ
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
応答時間 ( ON )	4 μs
最大出力電流	500 mA
接点容量 DC	10 W
電圧降下	3.5 V
短絡保護	あり
使用電圧範囲 ( AC )	5 ... 120 V
使用電圧範囲 ( DC )	5 ... 120 V
誤極性保護	あり
電気接続ポート1, 接続タイプ	Cable with socket
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1 A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯/線数	2
出力ポートコネクタ	垂直
被膜の色	グレー
Material cable sheath	PVC
取付方法	取付金具付
取付方向	任意
ハウジングカラー	透明
Material housing	PA
切換状態表示	LED
ケーブル可動時の周囲温度	-4 ... 176 °F
保護仕様	IP67 NEMA 4