


接続プレート VABS-K2-10B-16-U14-P

部品番号: 8122826

FESTO

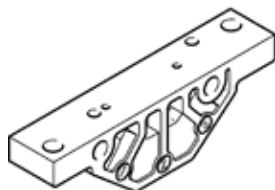

データシート

特長	値
サイズ	10
オリフィス径	1.6 mm
液体を接続	Female thread 1/4-28 UNF-2B
取付方向	任意
構造	Connection direction underneath
バルブ位置	1
流れ方向	逆流れ不可
作動流体	流体媒体 ガス状媒体
作動/パイロット流体に注意	Observe resistance of materials that come into contact with media
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
バルブ取付時の最高締付トルク	0.2 Nm
質量	7 g
サブベースの取付方法	取付穴
バルブの取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	PEEK