


モータ折り返しキット EAMM-U-60-S38-60P-91

製品番号: 8125092

FESTO

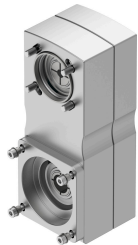

データシート

特徴	値
サイズ	60
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	26.7 kgmm ²
アイドル駆動トルク	0.07 Nm
伝達トルク	3 Nm
製品質量	1120 g
インタフェースコード アクチュエータ	S38
インタフェースコード モータイン	60P
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠