


モータ取付キット EAMM-A-T46-60R

製品番号: 8126174

FESTO

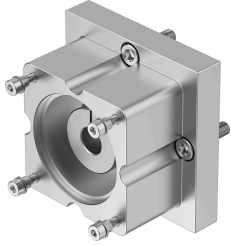

データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|-----------------------|
| 呼び長さ | 47 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最高回転数 | 8000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 -C...60 -C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 負荷慣性モーメント | 3.2 kgmm ² |
| 伝達トルク | 10 Nm |
| 製品質量 | 413 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | T46 |
| インタフェースコード モータイン | 60R |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |