


アングルキット EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML

部品番号: 8128210

FESTO

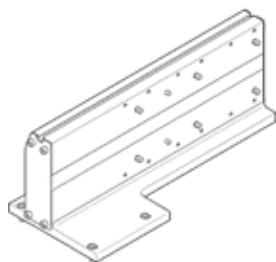

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------------------|----------------------|
| サイズ | 90 |
| 取付方向 | 左 |
| 構造 | Standard design |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 質量 | 3,623 g |
| 取付方法 | 取付穴とねじ |
| インタフェースコード, ベース | L9-90 |
| Interface code, layout | L9-90 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material adapter plate | アルミアルマイト処理 |
| Material screws | Steel, nickel-plated |
| Material of centring elements | ステンレス |