


サブベース VABS-K2-12S-20-U14-P

製品番号: 8140320

FESTO

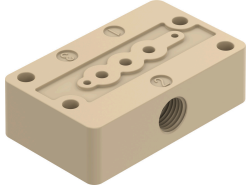

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|-----------------------|
| サイズ | 12 |
| 呼び径 | 2 mm |
| 流体コネクタ | 雌ねじ 1/4-28 UNF-2B |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | 接続方向, 側面 |
| 最大バルブ連数 | 1 |
| 流れ方向 | 反転負荷 |
| 作動流体 | 液体の媒体 気体メディア |
| 使用流体/制御流体の情報 | 流体が接触する材質の耐性にご注意ください。 |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -20 °C...70 °C |
| 流体温度 | 0 °C...50 °C |
| 周囲温度 | 0 °C...50 °C |
| バルブ取付の最大締付トルク | 0.33 Nm |
| 製品質量 | 8 g |
| 取付方法 サブプレート | 取付穴付 |
| 取付方法 バルブ | 雌ねじ付 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 サブベース | PEEK |