


接続プレート VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

部品番号: 8141661

FESTO

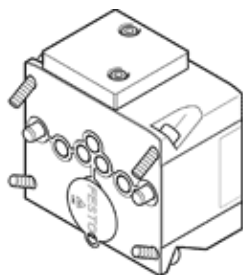

データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	1oo1 channel structure
規格準拠のバルブ接続ポート	VDI/VDE 3847-1
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-40 ... 80 °C
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	1,300 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	Sub-base design, airing
材質	RoHS対応
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	ステンレス