


# 減速機 EMGA-60-A-G20-60P

製品番号: 8141740

FESTO

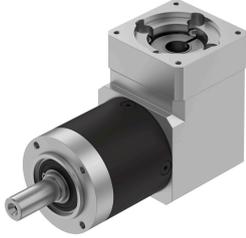

## データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	60 mm
モータのフランジサイズ	60 mm
ねじれバックラッシュ	0.3 deg
減速機のタイプ	直角ギアユニット
ギア比	20:1
最高速度	13000 1/min
作動温度 減速機	-25 -C...90 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	44 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.256 000018
最高出力トルク	70 Nm
最大効率	92 %
ねじり剛性	2 Nm/arcmin
製品質量	1900 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	60G
インタフェース 減速機 駆動部	60P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠