


# 減速機 EMGA-120-P-G20-SAS-140

製品番号: 8141761

FESTO

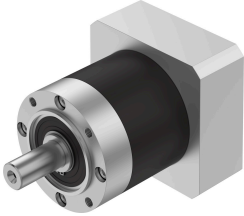

## データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	120 mm
モータのフランジサイズ	140 mm
ねじれバックラッシュ	0.15 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	20:1
最高速度	6500 1/min
作動温度 減速機	-25 -C...90 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出カトルク	260 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	1.573 000018
最高出カトルク	520 Nm
最大効率	96 %
ねじり剛性	22 Nm/arcmin
製品質量	9000 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	120G
インタフェース 減速機 駆動部	140A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠