


減速機 EMGA-40-P-G8-SST-42

製品番号: 8141762

FESTO

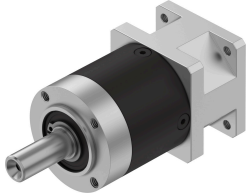

データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------------|----------------|
| フランジサイズ 減速機 | 40 mm |
| モータのフランジサイズ | 42 mm |
| ねじれバックラッシュ | 0.25 deg |
| 減速機のタイプ | 遊星減速機 |
| ギア比 | 8:1 |
| 最高速度 | 18000 1/min |
| 作動温度 減速機 | -25 -C...90 -C |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保護等級 | IP54 |
| 連続出力トルク | 6 Nm |
| 減速機の負荷慣性モーメント | 0.015 000018 |
| 最高出力トルク | 10 Nm |
| 最大効率 | 96 % |
| ねじり剛性 | 0.8 Nm/arcmin |
| 製品質量 | 400 g |
| 減速機インタフェース, ドライブシャフト | 40G |
| インタフェース 減速機 駆動部 | 42A |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |