


電源ユニット

CACN-3A-1-5-G2

部品番号: 8149580

FESTO

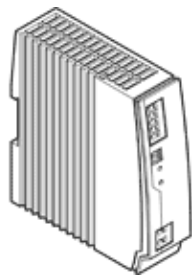

データシート

特長	値
幅	35 mm
高さ	130 mm
長さ	115 mm
取付方向	自然対流
一次供給	単相
入力電流	1,1 - 2,2 A
出力電圧 DC	24 V
標準出力電流	5 A
入力電圧 AC	100 ... 240 V
電源短絡時のバックアップ	100 ms
電源周波数	45 ... 65 Hz
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-40 ... 85 °C
相対湿度	95 %
保護仕様	IP20
周囲温度	-25 ... 70 °C
質量	450 g
取付方法	トップハットレール
材質	RoHS対応